



OMRON

1995年3月1日

No.2126

プログラマブル機器

プロダクト・ニュース

プログラマブルターミナル形NT600GおよびシステムROM
形NT600G-SMR、画像メモリボード形NT600G-MP、-MR、
サポートソフト形NT600G-ZA 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1995年9月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年9月20日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済です。

価格表掲載中止時期


価格表から抹消済です。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

種類	生産中止予定商品	推奨代替商品
タッチパネルタイプ	形NT600G-DT212 形NT600G-DT213	形NT610G-DT211
ファンクションキータイプ	形NT600G-DF212 形NT600G-DF213	形NT600M-DN211/FK210

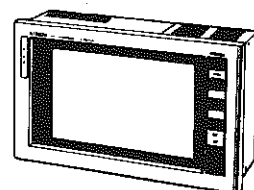

関連品

種類	生産中止予定商品	推奨代替商品
サポートソフト	形NT600G-ZA3PC-V2 形NT600G-ZA5PC-V2	形NT610Gへの画像データの変更は個別に対応しますので、弊社営業担当にご相談ください 形NT600Mへの画像データの変換はできません
システムROM	形NT600G-SMR01 形NT600G-SMR02 形NT600G-SMR03 形NT600G-SMR04 形NT600G-SMR01A 形NT600G-SMR02A 形NT600G-SMR03A	形NT610G-SMR01 形NT610G-SMR02 形NT610G-SMR03 形NT600G-SMR01-V1 形NT600G-SMR02-V1 形NT600G-SMR03-V1
	画像メモリボード	形NT600G-MP151 形NT600G-MR641 形NT600G-MR151 形NT600G-MR251 形NT610G-MF151 形NT610G-MF251 形NT610G-MF551 形NT610G-MF161 形NT600G-MR641 形NT600G-MR151 形NT600G-MR251 形NT600G-MP251

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

<ul style="list-style-type: none"> 形NT600GはDM方式のため形NT610Gでは、DM方式のシステムROMをご利用ください。 画像データの変換はサポートツールをご使用ください。 形NT610Gのダイレクト方式に置換するときは、画像データホスト側のプログラムも変更となります。 形NT600G-DFタイプの推奨代替商品は、形NT600M-DFタイプとなります。 	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形NT610G	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

⊗ 生産中止予定商品




形NT600G

推奨代替商品


形NT610G

タッチスイッチタイプ

形NT600G-DT□□□

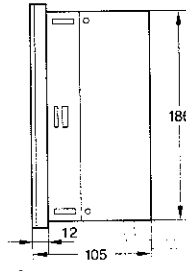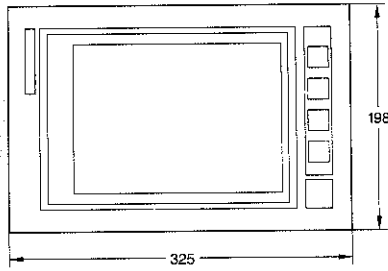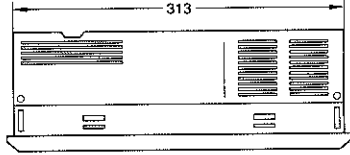

取付穴加工寸法

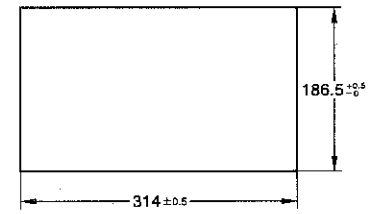




■取付可能パネル板厚：1.6～4.8mm

タッチスイッチタイプ


形NT610G-DT□□□

ファンクションキータイプ

形NT600G-DF□□□

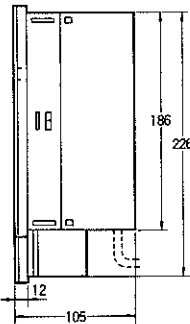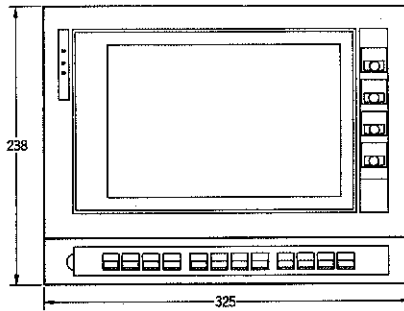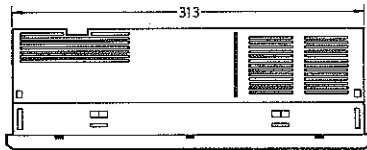

取付穴加工寸法

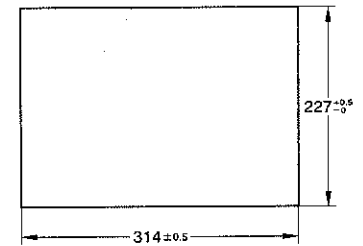

■取付可能パネル板厚：1.6～4.8mm

ファンクションキータイプ

形NT600M-DF□□□

外部接続

生産中止予定商品	推奨代替商品
形NT600G	形NT610G
接続は変わりません	

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
		形NT600G	形NT610G
電源電圧		AC100V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
消費電力		40VA以下	
耐ノイズ性		1200Vp-p パルス幅100ns~1μs 立上り1ns	1000Vp-p パルス幅100ns~1μs 立上り1ns
保護構造	前面パネル	IP52	
	リアケース	IP20	
	端子部	IP00	
ELディスプレイ (9インチ相当)	ドット数	640×400ドット	
	有効表示エリア	192×120mm	
	寿命	約30,000時間	
各種データ量	マークデータ	64個	224個(16×16ドット換算)
	文字列データ	40文字(半角)×256個	40文字(半角)×256個 *256または1000個選択可
	数値データ	8桁×256個	8桁×512個(25~999はリードオンリー) *512または1000個選択可
	スイッチ/ランプ	スイッチ、ランプ合わせて256個	各1024個

注) 表示仕様、操作部仕様、特殊機能などはカタログを参照ください。