

**OMRON**

1995年3月1日

No.2127

パワーリレー

プロダクト・ニュース

パワーリレー 形G4E 全仕様 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済です。

価格表掲載中止時期


1995年6月1日をもって抹消します。

生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形G4E - 212TP 形G4E - 2123T	形G4A - 1A (形G4A - 1Aを2個使い)

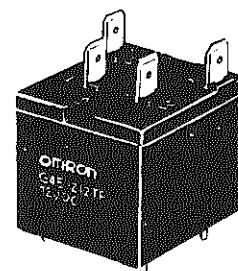

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
形G4E - 212TPの接点構成が2aに対し、形G4Aは1aのため代替には2個使いとなります。	形G4A - 1A	×	×	×	×	×	×	×




◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

⊗ 生産中止予定商品



形G4E - 212TP

推奨代替商品


形G4A - 1A

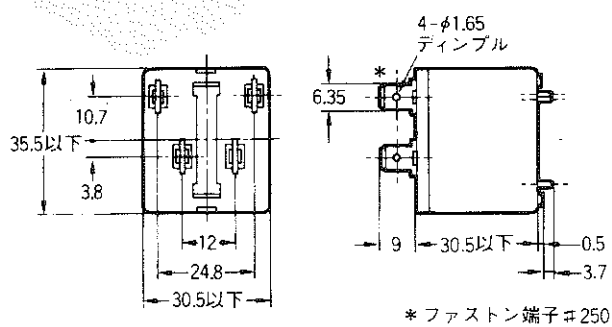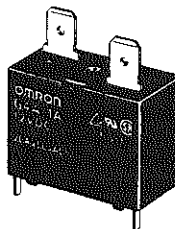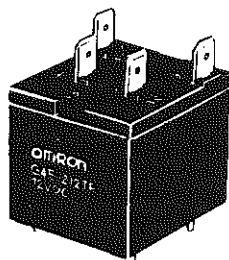



取付加工寸法
(BOTTOM VIEW)

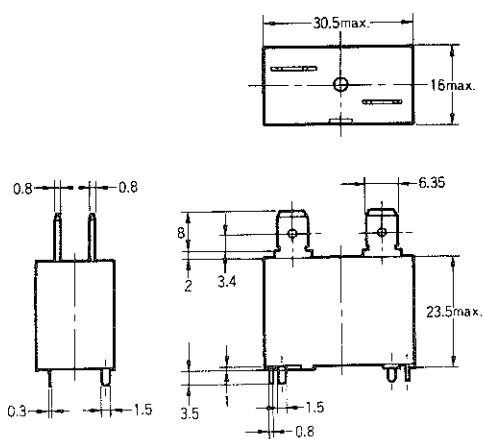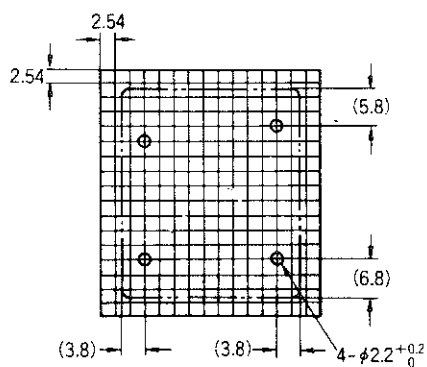

取付加工寸法
(BOTTOM VIEW)

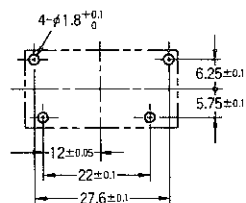

端子配置・内部接続

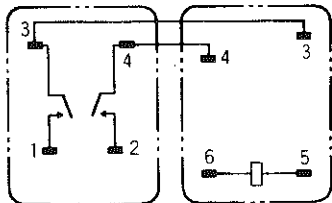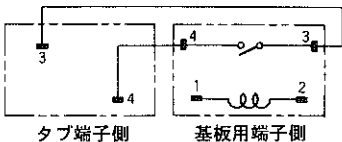生産中止予定商品 形G4E - 212TP	推奨代替商品 形G4A - 1A
(TOP VIEW) (BOTTOM VIEW) 	(TOP VIEW) (BOTTOM VIEW)  タブ端子側 基板用端子側

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形G4E - 212TP	推奨代替商品 形G4A - 1A
消費電力		1.1W	0.9W
動作電圧		75%以下	70%以下
定格通電電流		15A	20A
機械の寿命		500万回	200万回
耐電圧		AC2000V 1分間(異極間) AC1000V 1分間(同極間)	AC4500V 1分間(コイル-接点間) AC1000V 1分間(同極間)
誤動作振動		10~55Hz 複振幅 1.0mm	10~55Hz 複振幅 1.5mm
誤動作衝撃		100m/s ² (約10G)	200m/s ² (約20G)
動作時間		25ms以下	20ms以下
接点構成		2a	1a