

**OMRON**

1995年6月1日

No.2181

視覚認識装置

プロダクト・ニュース


検査用視覚認識装置用ストロボ電源装置 形DSX - 240B - U3、ランプハウス 形PL - 240Dおよびストロボ電源装置/ランプハウスセット 形3Z4SV - L1 生産中止のお知らせ

生産中止時期

1996年3月末日をもって生産を中止します。

ATTEND発注中止時期

1995年7月1日よりご発注はできません。

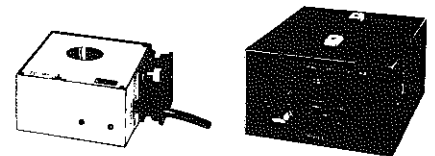

流通センタ在庫除外時期

在庫を抹消済みです。

価格表掲載中止時期

1995年6月1日をもって抹消します。

〔生産中止商品/生産中止予定商品のご案内〕掲載

1996年度版に掲載します。

生産中止商品と推奨代替商品

種 類	生産中止予定商品	推奨代替商品
セット	形3Z4SV - 1	形3Z4S - LT DSX - 240
ストロボ電源装置	形DSX - 240B - U3	形DSX - 240BC - U3
ランプハウス	形PL - 240D	形SLC - 601

推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

放電管用出力は電源装置/ランプハウスの推奨代替商品/生産中止予定商品の組合せによって異なりますので、ランプ切れなどによる推奨代替商品と生産中止予定商品が混在する場合の注意が必要です。推奨代替商品/生産中止予定商品と放電管用出力の詳細は3ページを参照ください。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形3Z4S - LTDSX240 形DSX - 240BC - U3 形SLC - 601	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 -：該当する仕様がありません

オムロン株式会社 営業統轄事業部 (限定配布
特約店・特約販売店・特販店様用)

生産中止予定商品


形3Z4SV - L1/形DSX - 240B - U3
/形PL - 240D

推奨代替商品


形3Z4S - LT DSX - 240/
形DSX - 240BC - U3/形SLC - 601

外形寸法、取付加工寸法

ストロボ電源装置 形DSX - 240B - U3

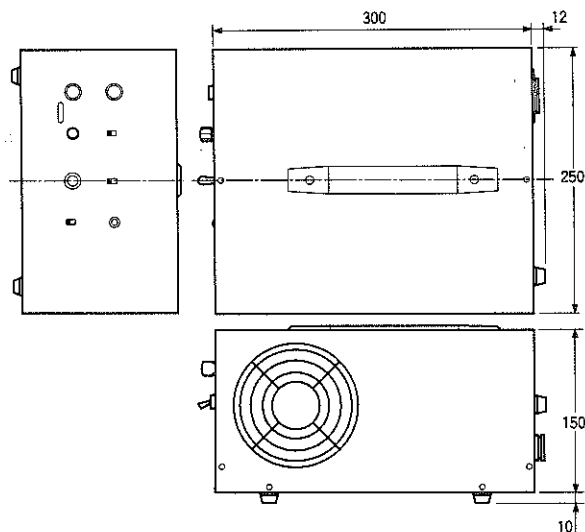

ランプハウス 形PL - 240D

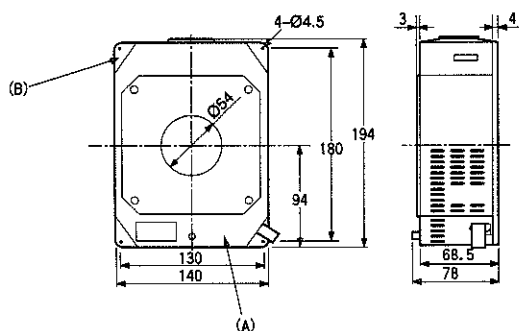

ランプハウスの塗装色

- (A)カバー : マンセルN2.5(黒色)
- (B)シャーシ : マンセルN2.5(黒色)

外形寸法、取付加工寸法

ストロボ電源装置 形DSX - 240BC - U3

ランプハウス 形SLC - 601

ランプハウスの塗装色

- (A)カバー : マンセル7.5YR5/2(クリーム色)
- (B)シャーシ : マンセルN1.0(黒色)

異なる特性比較

〔電源装置〕

項目		形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
			形DSX - 240B - U3	形DSX - 240BC - U3
適用ランプハウス			形PL - 240D	形SLC - 601
放電管用出力			最大60W 1.0J/Flash(最大 60Hz)	
充電電圧可変範囲			920～1,300V	1,000～1,400V
現品表示	表面		形DSX - 240B - U3	形DSX - 240BC - U3
	裏面		形DSX - 240BC	

〔ランプハウス〕

項目		形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
			形PL - 240D	形SLC - 601
適用電源装置			形DSX - 240B - U3	形DSX - 240BC - U3
アノード・カソード間電圧			900～1,400V	900～1,500V
外装色	シャージ		マンセル N2.5(黒色)	マンセル N1.0(黒色)
	カバー			マンセル 7.5YR5/2(クリーム色)

推奨代替商品に置き換えた場合の注意点 詳細

推奨代替商品/生産中止予定商品組合せによる放電管用出力電圧は下表の通りとなりますので、ランプ切れなどによる推奨代替商品と生産中止予定商品との組合せ使用の際、ご注意ください。

ストロボ電源装置	ランプハウス	放電管用出力(最大)
生産中止予定商品	生産中止予定商品	1.0J/Flash
生産中止予定商品	推奨代替商品	0.85J/Flash
推奨代替商品	生産中止予定商品	1.18J/Flash
推奨代替商品	推奨代替商品	1.0J/Flash