

訂正再発行

この商品は
生産終了しました

OMRON

プロダクト・ニュース

1996年1月5日

No.2353

視覚認識装置

生産中止のお知らせ

視覚認識装置用シャッタカメラ(分離形)形PJLG-60-Z 生産中止のお知らせ

〈お断わりとお願い〉

1996年1月発行のプロダクトニュースNo.2353に記載の推奨代替商品は現在開発中とお知らせいたしましたが、正式に発売されましたので詳細をお知らせします。お手数ですが、旧版は廃棄いただき今回お届けのNo.2353と差し替えをお願いします。

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1997年3月31日をもって在庫を除外します。

■価格表掲載中止時期


1996年3月をもって抹消します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形PJLG-60-Z(3.5M)	形F300-S3DR(2M)	298,000
形PJLG-60-Z(0.75M)		
形PJLG-60-Z(5M)		

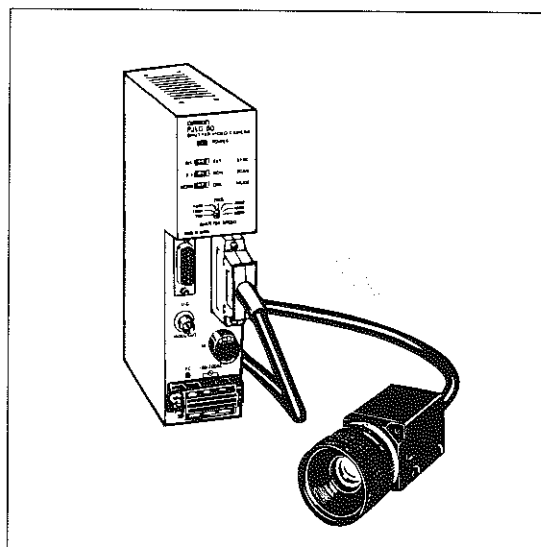

生産中止予定商品

✂ 形PJLG-60-Zシリーズ

推奨代替商品

形F300-S3DR

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・シャッターカメラユニット 形F300-A20R/A20RSで'96年8月以前に製造されたものに形F300-S3DRを接続する場合は正常に画像が取り込めないため、改造が必要です。
- ・形F300-C1□シリーズのVer.2.04以前のものでご使用する場合、1/2000Sのシャッタースピードでは使用できません。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F300-S3DR	×	×	×	×	○	○	×

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更


×

—：該当する仕様がありません


外形寸法

生産中止予定商品 形PJLG-60-Z


外形寸法

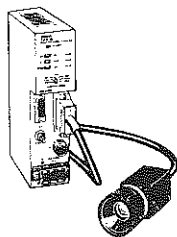

カメラヘッド部

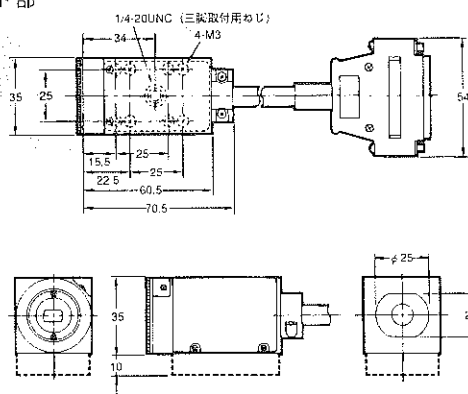


アンプ部

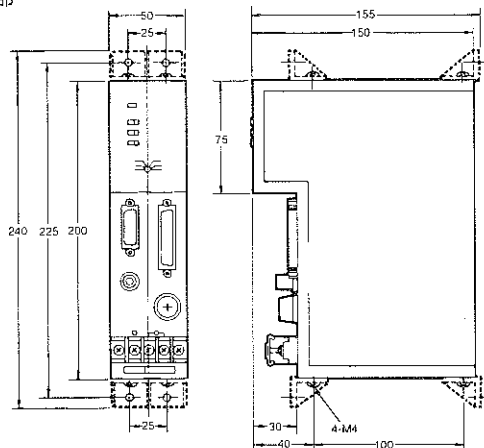


推奨代替商品 形F300-S3DR


外形寸法

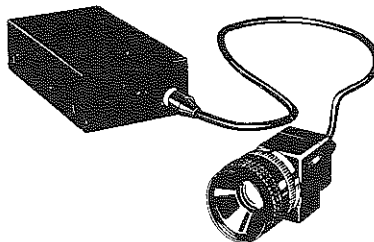

ヘッド部

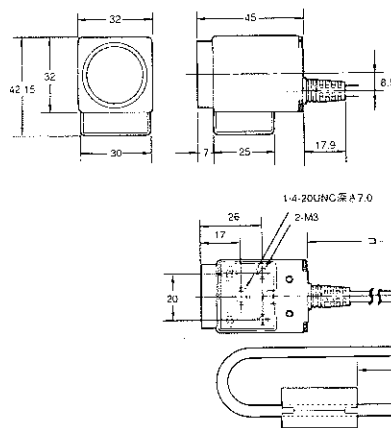

アンプ部

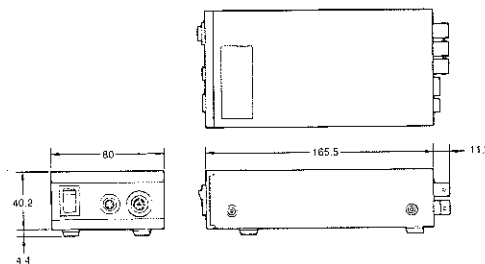

接続（内部接続、端子配置）

生産中止予定商品 形PJLG-60-Z	推奨代替商品 形F300-S3DR
形F300/形F200/形F350と接続の場合 シャッターカメラI/F ユニット 形F300-A20R 形F300-A20RS シャッターカメラケーブル 形F309-VSR シャッターカメラ 形PJLG-60-Z 最大カメラケーブル長：40m ただし、20m以上は別形式 形F309-VSR-001	形F300/形F200/形F350と接続の場合 シャッターカメラI/F ユニット 形F300-A20R 形F300-A20RS シャッターカメラケーブル 形F309-VSR2 シャッターカメラ 形F300-S3DR 最大カメラケーブル長：25m
形3Z4SP/形3Z4Wと接続の場合 コントローラ 形3Z4SP-C□2 形3Z4W-C3 カメラケーブル 形3Z4SP-V2C ビデオメモリ 電源アダプタ 形PJLH-5□-Z 形PJLP-25-Z カメラケーブル 形PJLJ-29□-Z モニターケーブル 形PJLJ-28□-Z シャッターカメラ 形PJLG-60-Z	形3Z4SP/形3Z4Wと接続の場合 形F300-S3DRは、形3Z4SP、形3Z4Wシリーズでは 使用できません。

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
項目	形PJLG-60-Z	形F300-S3DR
電源	AC85~240V 50/60Hz 30VA	DC12V 0.20A
使用周囲温度	0~40℃	0~50℃
使用周囲湿度	35~85%RH（結露なきこと）	35~85%RH（結露なきこと）
撮像素子サイズ	1/2インチ	1/2インチ
有効画素数	739 (H) × 484 (V)	768 (H) × 494 (V)
解像度	水平：350TV本、垂直：242TV本	水平：570TV本、垂直：350TV本
同期方式	内部/外部（スイッチ切換）	内部/外部（自動切換）
S/N比	46dB	56dB
シャッタースピード	1/700~1/5,600sec	1/1,000~1/10,000sec
レンズマウント	Cマウント	Cマウント
寸法	ヘッド部	35（幅）×35（高さ）×70.5（奥行き）mm
	制御部	50（幅）×200（高さ）×150（奥行き）mm
質量	カメラヘッド	約700g
	制御部	約1500g
ヘッドケーブル部	2m、3.5m、5m	2m オプションにより延長可：3m、8m ただし、'96年7月現在、未開発
最大ケーブル長	40m	25m