



OMRON

プロダクト・ニュース

1996年3月1日

No2432

タイマ

生産中止のお知らせ

ソリッドステート・タイマ 形H3YU 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済です。

■価格表掲載中止時期


価格表から抹消済です。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1996年度版に掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形H3YU	形H3YN-4(41)	AC用 4,700
		DC用 4,000

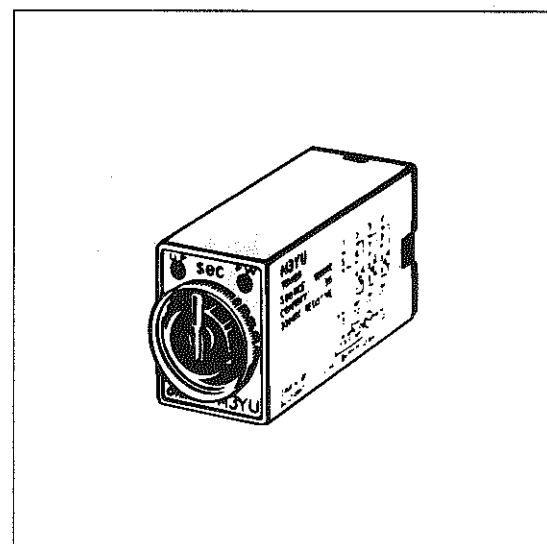

生産中止予定商品



形H3YU



推奨代替商品

形H3YN-4(41)

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形H3YNのインターバルモードにて同様に使用できます。
(パルス動作も同様です)

生産中止商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形H3YN	◎	◎	◎	◎	○	○	○

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法



生産中止予定商品 形H3YU

推奨代替商品 形H3YN-4(41)

外形寸法

外形寸法


外形寸法は同一です

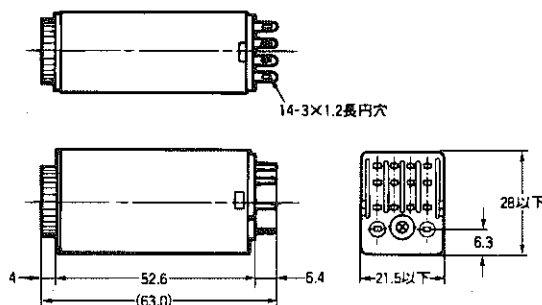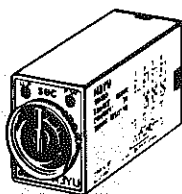


取付寸法

取付寸法


取付は同一です

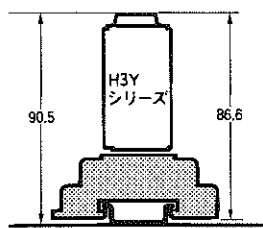

形PYF14A

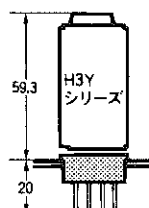

形PY14

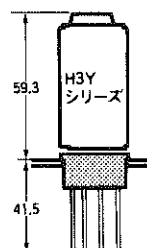

形PY14QN

接続（内部接続）

生産中止予定商品 形H3YU	推奨代替商品 形H3YN-4(41)
接続	接続 (DIN表示)

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品 形H3YU	推奨代替商品 形H3YN-4(41)
項目	形H3YU	形H3YN-4(41)
電圧仕様	AC100V AC110V AC200V AC220V AC240V DC12V DC24V DC48V DC100V DC110V	AC100-120V AC200-230V AC24V DC12V DC24V DC48V DC100-110V DC125V
時間仕様	0.5S 1S 5S 10S 30S 60S 120S 3min 5min 10min 30min 60min 3h	形H3YN-4 1S/10S/1min/10min 形H3YN-41 1min/10min/1h/10h
動作モード	インターバル動作	オンディレー/インターバル/フリッカオフスタート/フリッカオンスタート
リード接点瞬停時間	AC電圧仕様 電源位相45°の時、4ms以上の瞬停で接点開離	AC100-120V AC200-230V仕様 電源位相90°の時、1ms以上の瞬停で接点開離
時間・動作モードの切替	なし	左側面のディップスイッチにより切替(次ページを参照ください)

保持金具

形H3YU	形H3YN-4(41)
保持金具は同一です 形Y92H-3 (形PYF□A用) 形Y92H-4 (形PY□用)	

ディップスイッチの設定方法


(出荷時は形H3YN-4は1sレンジ・オンディレーに、形H3YN-41は1minレンジ・オンディレーに設定されています)

●時間仕様

形式	時間レンジ	セット時間範囲	設定方法
形H3YN-4	1s *	0.1~1s	
	10s	1~10s	
	1min	0.1~1min	
	10min	1~10min	
形H3YN-41	1min *	0.1~1min	
	10min	1~10min	
	1h	0.1~1h	
	10h	1~10h	

注. 時間レンジの切替は、切替スイッチの上部2個にて行います。

* 出荷時の設定。

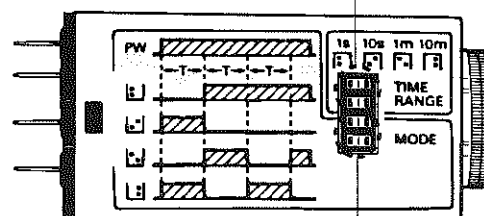

●動作モード

動作モード	設定方法
オンディレー *	
インターバル	
フリッカオフスタート	
フリッカオンスタート	

注. 動作モードの切替は、切替スイッチの下部2個にて行います。

* 出荷時の設定。