

**OMRON**

プロダクト・ニュース

1996年5月7日

No2483

タイマ

生産中止のお知らせ

ソリッドステート・タイマ 形H3Y-2-45、-2-48、-4-48、-4-CGB-0 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済みです。

■価格表掲載中止時期

価格表から抹消済みです。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

掲載しません。

■生産中止商品と推奨代替商品


仕 様	生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格 (円)
AC24V 5S AC24V 10S AC24V 60S	形H3Y-2-45	形H3Y-2	4,000
AC100V 1S AC100V 5S AC100V 10S AC100V 30S AC100V 60S AC100V 120S AC100V 3m AC100V 5m AC100V 10m	形H3Y-2-48	形H3Y-2	4,000
DC100V 5S DC100V 10S DC24V 1S	形H3Y-2-48	形H3Y-2	3,350

仕 様	生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格 (円)
DC24V 1S DC24V 30S	形H3Y-4-48	形H3Y-4	3,450
AC100V 120S	形H3Y-4-CBG-0	形H3Y-4-CBG	

生産中止予定商品



 形H3Y-2-45
形H3Y-2-48



推奨代替商品

形H3Y-2

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形H3Y-2-45の場合は代替商品は標準品となりますので復帰時間が短くなります。生産中止商品と同等の復帰時間が必要な場合は、ダイオードと抵抗とコンデンサを外付にて使用してください。
- ・形H3Y-2-48の場合は代替商品は標準品となりますので耐湿性が若干劣ります。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H3Y-2	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産中止予定商品

形H3Y-2-45
形H3Y-2-48


推奨代替商品

形H3Y-2

外形寸法

外形寸法


外形寸法は同一です

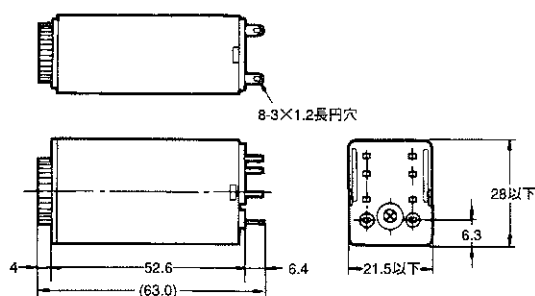

取付寸法

取付寸法

取付寸法は同一です

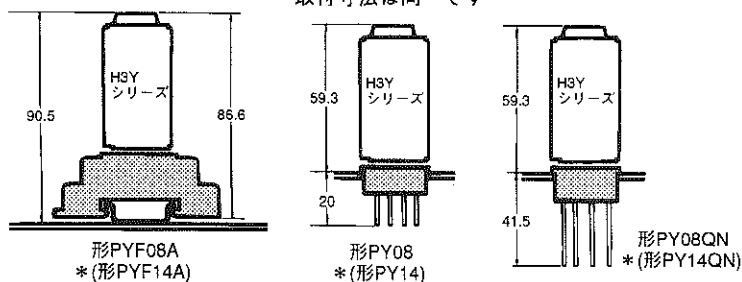

生産中止予定商品



形H3Y-4-48
形H3Y-4-CBG-0



推奨代替商品

形H3Y-4
形H3Y-4-CBG

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形H3Y-4-48の場合は代替商品は標準品となりますので耐湿性が若干劣ります。
- ・形H3Y-4-CBGの場合は代替品はプラグインタイプとなりますので基板への取付は基板取付用意ソケット形PY14-02を使用してください。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H3Y-4	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎
形H3Y-4-CBG	◎	○	◎	×	◎	◎	◎

◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法

生産中止予定商品
形H3Y-4-48
形H3Y-4-CBG-0

推奨代替商品
形H3Y-4
形H3Y-4-CBG


外形寸法

形H3Y-4-48


外形寸法

形H3Y-4


外形寸法は同一です

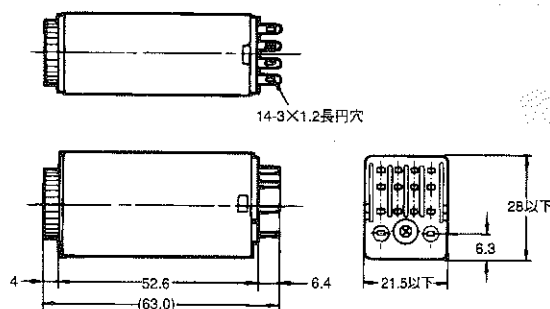


形H3Y-4-CBG-0

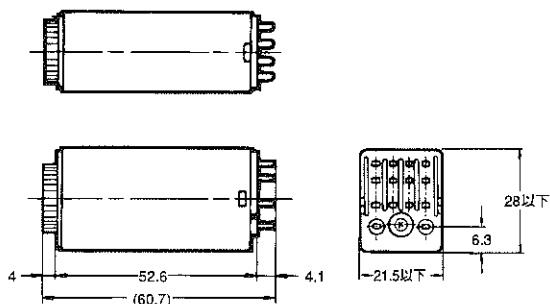

形H3Y-4-CBG

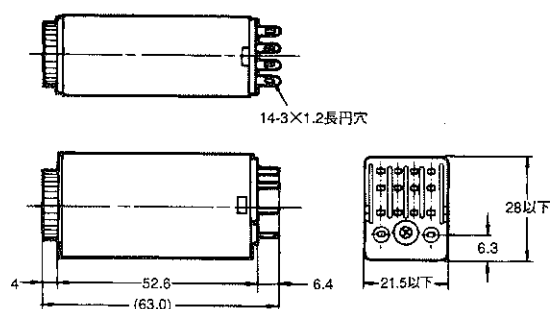

形PY14-02

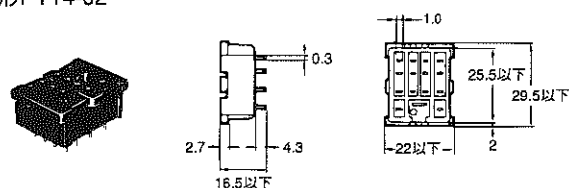


取付寸法

生産中止予定商品 形H3Y-4-48 形H3Y-4-CBG-0	推奨代替商品 形H3Y-4 形H3Y-4-CBG
取付寸法 形H3Y-4-48 形H3Y-4-48と形H3Y-4の取付は同一です 形H3Y-4-CBG-0 形PY14-02	取付寸法 形H3Y-4 形H3Y-4-48と形H3Y-4の取付は同一です 形H3Y-4-CBG-0 形PY14-02



接続 (内部回路、端子配置)


生産中止予定商品 形H3Y-2-45/形H3Y-2-48 形H3Y-4-48/形H3Y-4-CBG-0	推奨代替商品 形H3Y-2 形H3Y-4/形H3Y-4-CBG
接続 形H3Y-2-45 形H3Y-2-48 形H3Y-4-48 形H3Y-4-CBG-0	接続 形H3Y-2 内部接続は同一です 形H3Y-4 形H3Y-4-CBG 内部接続は同一です

 異なる特性比較

形式	生産中止予定商品		推奨代替商品	
項目	形H3Y-2-45	形H3Y-2-48、形H3Y-4-48	形H3Y-2	形H3Y-4
復帰時間	200ms以下	—	100mΩ以下 * 外部に以下の接続にて復帰時間は同等となります。 D: 耐圧 50V以上 電流 1A以上 	—
耐湿	—	電源部PWBに絶縁材(タフィー)を塗布しています	—	—

ソケット・保持金具

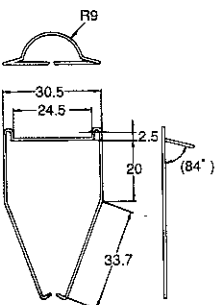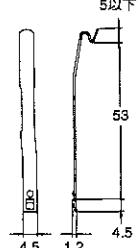形H3Y-2-45/形H3Y-2-48/形H3Y-4-48	形H3Y-2/形H3Y-4
保持金具は同一です 	
	 形92H-4 (形PYF□A用)

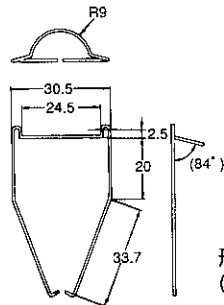形H3Y-4-CBG-0	形H3Y-4-CBG
—	 形Y92H-4 (形PY□用)
	* プリント基板に取付ける場合は基板用ソケット形PY14-02を使用してください。 