

プロダクト・ニュース

1996年6月3日

No.2497

光電スイッチ

生産中止のお知らせ

アンプ内蔵形 光電スイッチ 形E3Vシリーズ 生産中止のお知らせ

〈お断わりとお願い〉

1996年6月発行のプロダクトニュースNo.2497の接続図の一部に誤りがありました。お手数ですが、旧版は廃棄いただき今回お届けのNo.2497と差し替えをお願いします。

■生産中止時期

1997年9月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年1月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期


1996年10月1日をもって在庫を除外します。

■価格表掲載中止時期

1996年7月1日より掲載を中止します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1997年度版に掲載します。

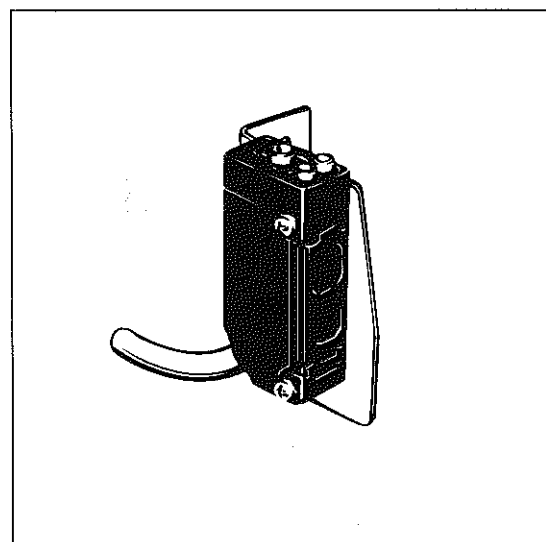


■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形E3V-7C43S	形E3V3-T61	9,800
形E3V-R2C43S	形E3V3-R61	9,500
形E3V-R3C43S	推奨代替商品はありません	—
形E3V-DS70C43S	形E3V3-D62	9,300
形E3V-DS8C43S	形E3V3-D61	9,300
形E3V-7B43S	形E3V3-T81	9,800
形E3V-R2B43S	形E3V3-R81	9,500
形E3V-R3B43S	推奨代替商品はありません	—
形E3V-DS70B43S	形E3V3-D82	9,300

生産中止予定商品



 形E3Vシリーズ



推奨代替商品

形E3V3シリーズ

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・自己診断出力がなくなります。
- ・制御出力切替がスイッチ式からコード切替式になります。
- ・2回転ポリウムが1回転ポリウムになります。
- ・入光表示灯→動作表示灯に変更となります。
- ・透過形外部診断出力がなくなります。

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E3V3シリーズ	◎	○	×	◎	○	◎	○


◎：完全互換
○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産中止予定商品 形E3Vシリーズ

外形寸法

形E3V-7C43S

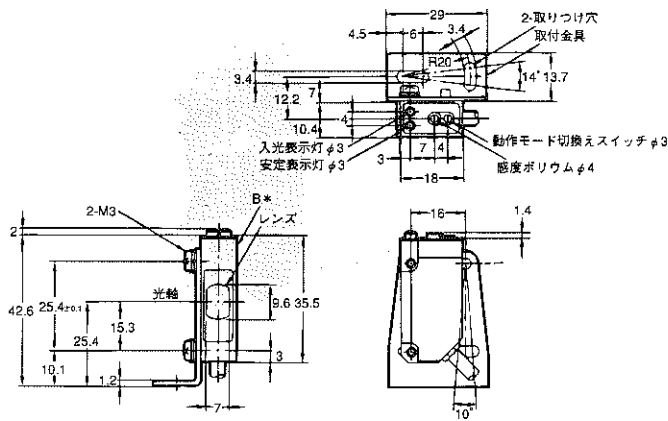


*B面にも取付金具使用可能

コード：φ3.8(16/0.12、4芯)標準2m 質量：約140g

推奨代替商品 形E3V3シリーズ

外形寸法

形E3V3-T□□

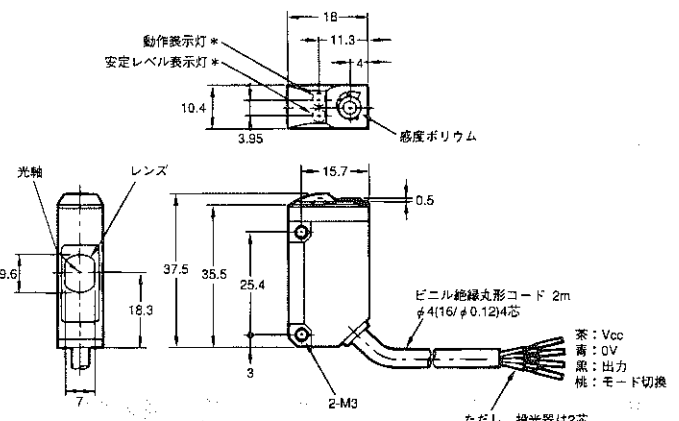


*投光器は投光表示灯のみ

茶：Vcc
青：OV
黒：出力
桃：モード切替

ただし、投光器は2芯


取付寸法

 本体取付時



*B面にも取付金具使用可能

 
取付金具使用時



*B面にも取付金具使用可能


取付寸法

 本体取付時



*B面にも取付金具使用可能

 取付金具(形E39-L104：別売)使用時




*B面にも取付金具使用可能

生産中止予定商品
形E3Vシリーズ

外形寸法


形E3V-DS70C43S

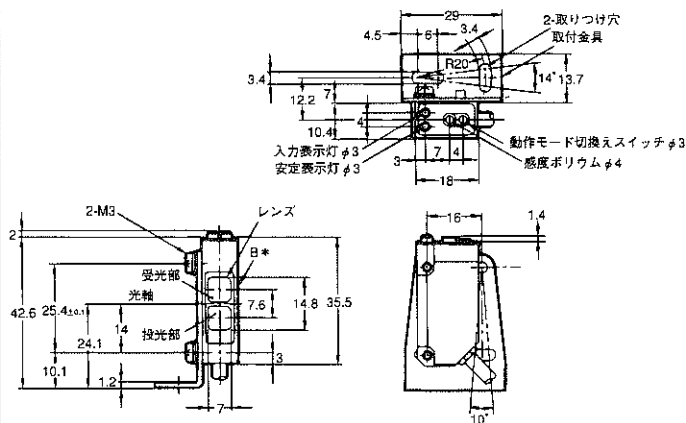

*B面にも取付金具使用可能

コード: φ3.8(16/0.12、4芯)標準2m 質量: 約70g

形E3V-DS8C43S

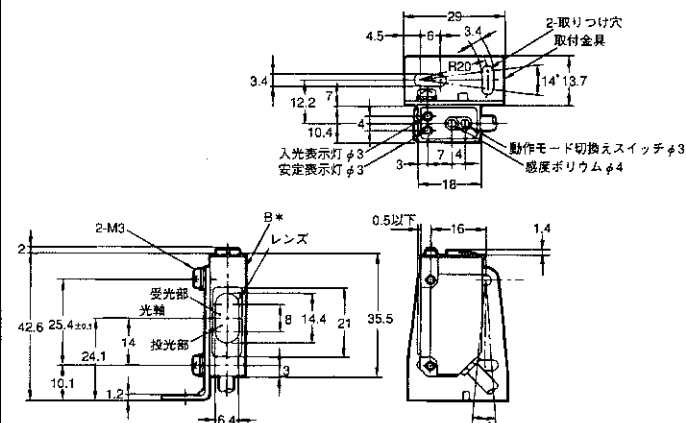


*B面にも取付金具使用可能

コード: φ3.8(16/0.12、4芯)標準2m 質量: 約80g

推奨代替商品
形E3V3シリーズ

外形寸法

形E3V3-D□□

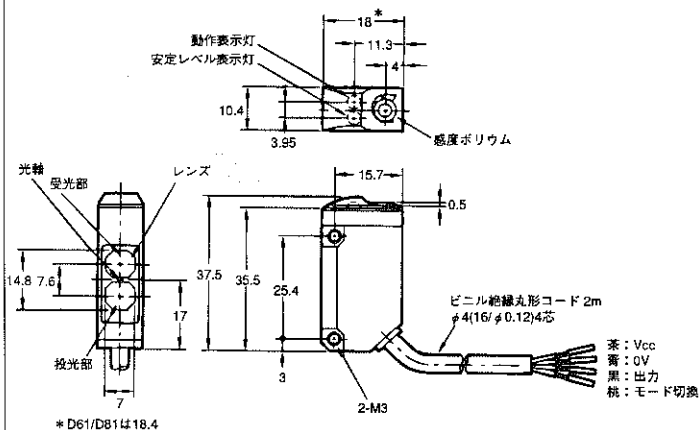


*D61/D81は18.4

赤: Vcc
青: 0V
黒: 出力
桃: モード切換


取付寸法

本体取付時

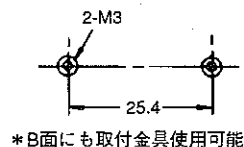

*B面にも取付金具使用可能


取付金具使用時

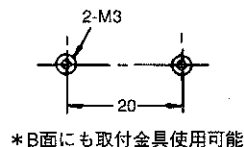

*B面にも取付金具使用可能


取付寸法

本体取付時

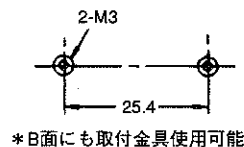

*B面にも取付金具使用可能

取付金具(形E39-L104: 別売)使用時

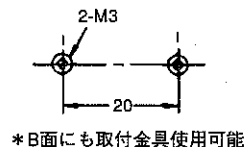


*B面にも取付金具使用可能

生産中止予定商品
形E3Vシリーズ

外形寸法

形E3V-R2C43S
形E3V-R3C43S

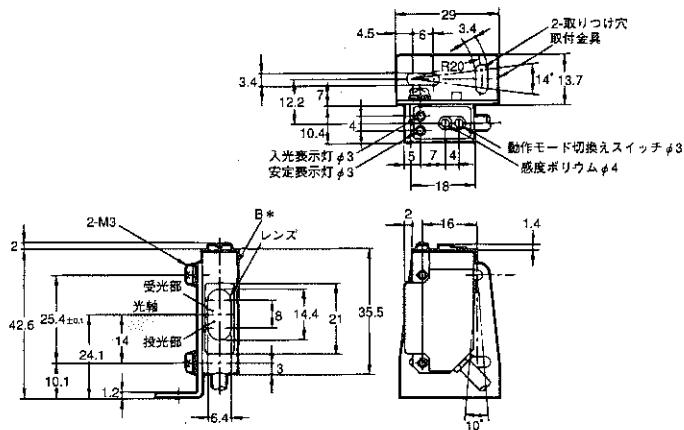


*B面にも取付金具使用可能

コード：φ3.8(16/0.12、4芯)標準2m 質量：約80g

推奨代替商品
形E3V3シリーズ

外形寸法


形E3V3-R□□

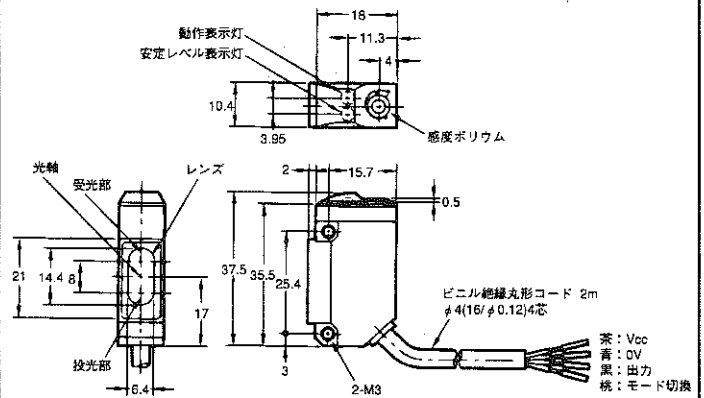

注) 形E3V-R3C43Sの推奨代替商品はありません


取付寸法

 本体取付時



*B面にも取付金具使用可能

 
取付金具使用時



*B面にも取付金具使用可能


取付寸法

 本体取付時



*B面にも取付金具使用可能

 取付金具(形E39-L104: 別売)使用時



*B面にも取付金具使用可能

接続（内部接続、端子配置）

生産中止予定商品 形E3Vシリーズ	推奨代替商品 形E3V3シリーズ
DC12~24V 入光表示灯 (赤) 安定レベル表示灯 (緑) 光電スイッチ主回路 制御出力 (リレー) 自己診断出力 Z: ツェナー・ダイオード ($V_z=43V$) 0V	DC12~24V 動作表示灯 (橙) 安定レベル表示灯 (緑) 光電スイッチ主回路 制御出力 (リレー) 自己診断出力 Z: ツェナー・ダイオード ($V_z=43V$) 0V L/ONの場合 D/ONの場合

異なる特性比較

形式	生産中止予定商品 形E3Vシリーズ	推奨代替商品 形E3V3シリーズ
項目		
自己診断機能	あり	なし
外部診断機能	あり	なし
表示灯	入光表示 (赤色)	動作表示 (橙色)
制御出力切替方式	スイッチ切替	ケーブル配線切替
感度調整ボリューム	2回転ストップレス	1回転ストップ付き

付属品

形E3Vシリーズ	形E3V3シリーズ
取付金具 調整ドライバ コーシヨラベル	なし