



OMRON

プロダクト・ニュース

1997年1月6日

No.2618

操作用機器

生産中止のお知らせ

ロッカースイッチ 形A8Bシリーズ 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1998年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

在庫除外を実施済みです。

■価格表掲載中止時期

価格表から抹消済みです。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

掲載しません。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止 予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形A8Bシリーズ	形A8CA-10□-1	225

生産中止予定商品



形A8Bシリーズ

推奨代替商品

形A8CA-10□-1

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

・推奨代替商品は外観、外形寸法、取付寸法、性能が異なります。

生産中止商品との相違点

形 式	本体 の色	外形 寸法	配線 接続	取付 寸法	定格 性能	動作 特性	操作 方法
形A8CA-10□-1	×	×	×	×	○	×	○

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

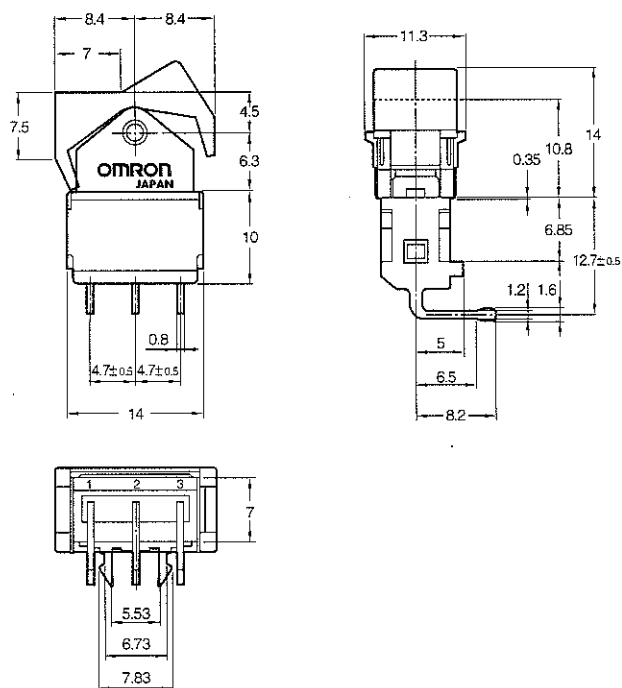
—：該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産中止予定商品

形A8Bシリーズ


外形寸法



推奨代替商品


形A8CA-10□-1

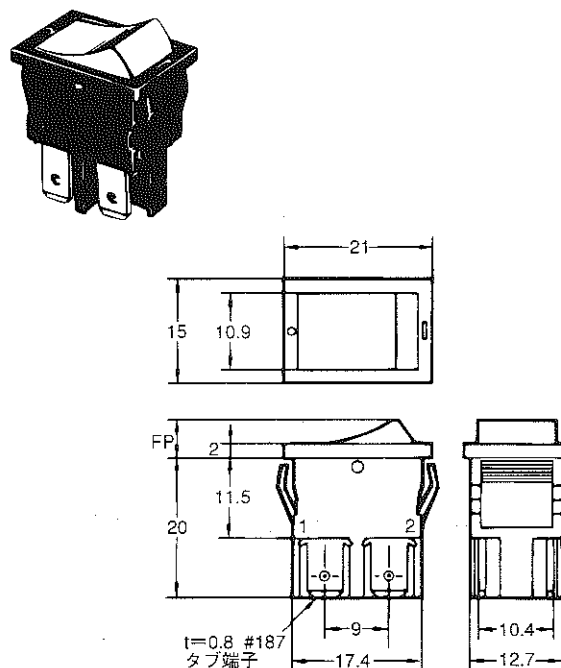外形寸法







取付寸法

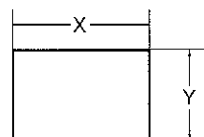取付寸法



パネル厚mm	Xmm	Ymm
t0.75~0.9	19.2 ^{+0.1} _{-0.1}	12.9 ^{+0.1} _{-0.1}
t1.0~1.5	19.2 ^{+0.2} _{-0.2}	12.9 ^{+0.3} _{-0.3}
t1.6~3.0	19.2 ^{+0.3} _{-0.3}	12.9 ^{+0.3} _{-0.3}

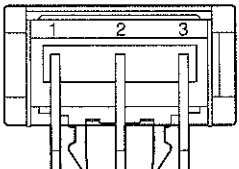 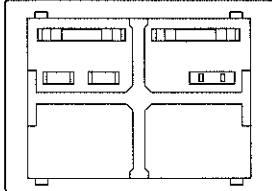 接続（内部接続、端子配置）

生産中止予定商品 形A8Bシリーズ	推奨代替商品 形A8CA-10□-1
 回路図 	 

異なる特性比較

形式		生産中止予定商品	推奨代替商品
項目		形A8Bシリーズ	形A8CA-10□-1
定格	接点定格	DC24V 100mA 抵抗負荷	AC125V 12A 抵抗負荷 9A ランプ負荷 12A 誘導負荷 12A 電動機負荷 AC250V 8A 抵抗負荷 8A ランプ負荷 8A 誘導負荷 8A 電動機負荷
	接触抵抗	10mΩ以下 (6V 0.1A 電圧降下法)	—
性能	絶縁抵抗	同極端子間 100MΩ以上 充電部と非充電金属部間 100MΩ以上	100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
	耐電圧	同極端子間 AC1000V 1分間 充電部と非充電金属部間 AC1000V 1分間	同極端子間 AC2000V 50/60Hz 1分間 異極端子間 AC2000V 50/60Hz 1分間 充電金属部とアース間 AC4000V 50/60Hz 1分間
	寿命	機械的	10万回
		電氣的	10万回
	保護構造	IP65	IP40
動作特性	動作に必要な力 OF	230~500g	1極 4.90±1.96N (500±200gf) 2極 9.81±2.94N (1000±300gf)