



OMRON

プロダクト・ニュース

1997年6月2日

No.2707

視覚認識装置

生産中止のお知らせ

視覚認識装置用光源装置 形3Z4S-LT MHF-50L 生産中止のお知らせ

■生産中止時期

1998年3月末日をもって生産を中止します。

■ATTEND発注中止時期

1997年7月1日よりご発注はできません。

■流通センタ在庫除外時期

1997年6月1日をもって在庫を除外します。

■[生産中止商品/生産中止予定商品のご案内] 掲載時期

1998年度版一覧リストにのみ掲載します。

■生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形3Z4S-LT MHF-50L	形3Z4S-LT MHF-H50LR	47,000

生産中止予定商品

形3Z4S-LT MHF-50L

推奨代替商品

形3Z4S-LT MHF-H50LR

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ご使用上、同等の性能ですが、外観、外形寸法が変わりますので、ご注意ください。

(推奨代替商品は小型化の方向です)

生産中止商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形3Z4S-LT MHF-H50LR	×	×	○	×	○	○	○

○：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更


×：変更大

—：該当する仕様がありません

外形寸法


生産中止予定商品
形3Z4S-LT MHF-50L

外形寸法

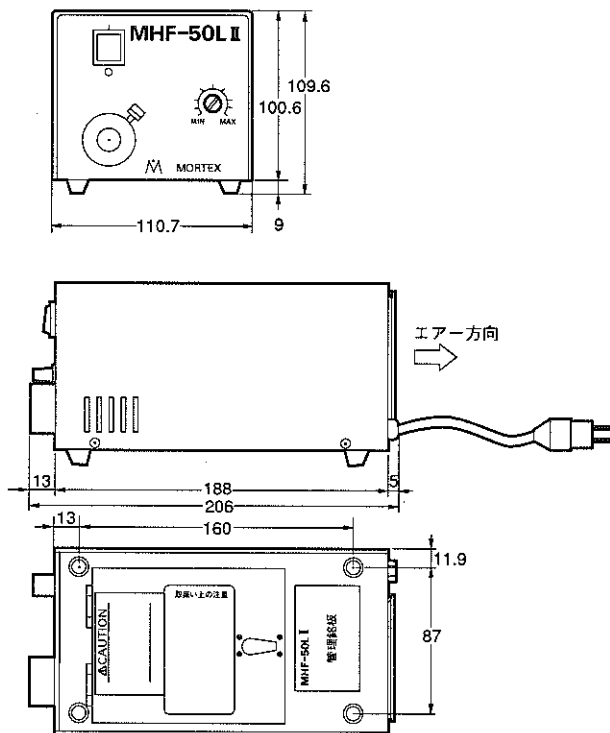

推奨代替商品
形3Z4S-LT MHF-H50LR

外形寸法

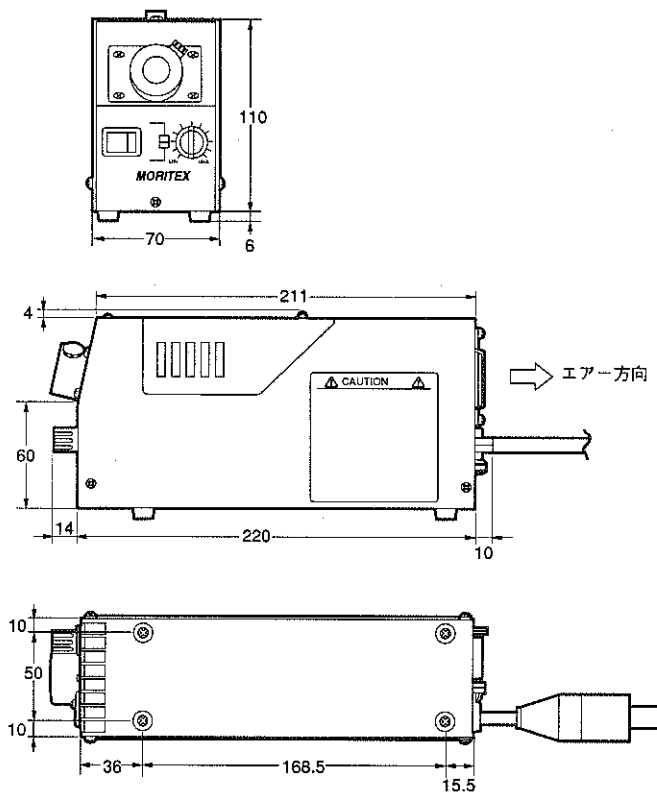

異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品	推奨代替商品
		形3Z4S-LT MHF-50L	形3Z4S-LT MHF-H50LR
電源		AC80~120V 50/60Hz	
使用周囲温度		-20~+50℃	
使用周囲湿度		20~80%RH (ただし結露のないこと)	
質量		約2.5kg	約2.0kg
点灯方式		直流安定化点灯	
使用ランプ		ダイクロイックミラー付きハロゲンランプ 50W	
平均ランプ寿命		公称2,000h	
色温度		平均3000° K	
冷却		強制ファン冷却	
光量調整		電圧可変式 (前面パネルのVRによる)	
交換用ランプ		形3Z49-LMP LM-50	