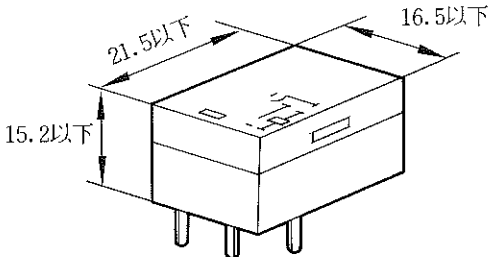
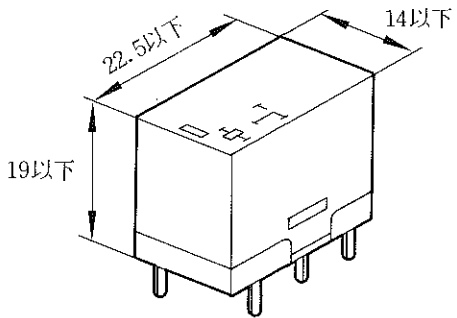
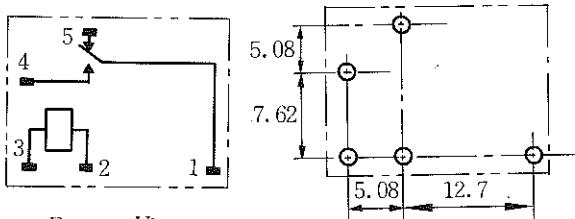
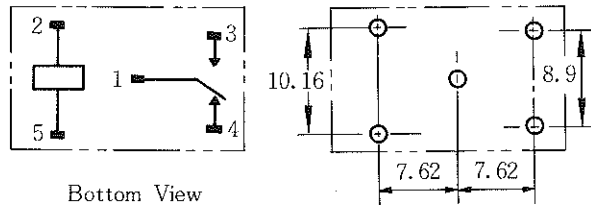


	形 G 4 K	形 G 4 H
種 類	基準形 G 4 K-1 1 2 P-B フラックスタイル形 G 4 K-1 1 7 P-B UL / CSA 規格認定形 G 4 K-1 1 2 P-US-B 高感度形 G 4 K-1 1 2 P-H-B	フラックスタイル形 G 4 H-1 1 7 P UL / CSA 規格認定形 G 4 H-1 1 7 P-US
外 形		
内部 接続・端子 ピッチ	 Bottom View	 Bottom View
操 作 コ イ ル	消費電力 基準形 約0.45W 高感度形 約0.33W 動作電圧 定格電圧の70%以下 最大許容電圧 定格電圧の115% at60℃ " 120% at70℃ (高感度形)	消費電力 約0.4W 動作電圧 定格電圧の75%以下 最大許容電圧 定格電圧の130% at70℃
開 閉 部	定格負荷 AC110V 3A 抵抗負荷 DC 24V 3A " AC220V 2A " 寿命 10万回以上 但しDC負荷 5万回以上	定格負荷 AC110V 5A 抵抗負荷 DC 24V 5A " AC220V 2.5A " 寿命 10万回以上

旧製品の製造可否

昭和63年3月をもちまして生産中止とします。

但し、一部昭和64年3月末までは生産対応します。

実施時期

- ・昭和63年3月末日をもって生産中止いたします。