



生産終了商品

ミニパワーリレー



形MY4-BUシリーズ



推奨代替商品

形MY4-02-BU-RV

2000年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・形MY4-BUタイプは代替商品はありません。
プリント基板用端子タイプ形MY4-02-BUの推奨代替商品は復帰電圧特性以外は、完全互換します。

生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形MY4-02-BU-RV							

- : 完全互換
- △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- ◇ : 該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産終了商品



形MY4-BUシリーズ

推奨代替商品

形MY4-02-BU-RV

外形寸法

形MY4-BU

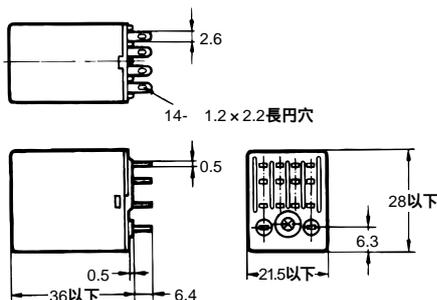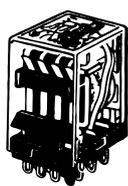


形MY4-02-BU

外形寸法

推奨代替商品はありません。

形MY4-02-BU-RV

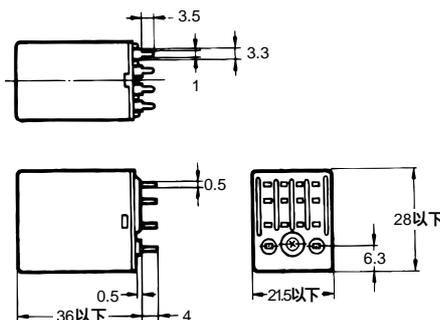


取付寸法

取付寸法


プリント基板加工寸法は同一です

4極

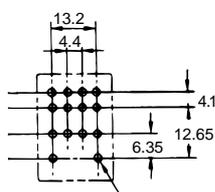

14- 1.3±0.1穴 (BOTTOM VIEW)

接続（端子配置）

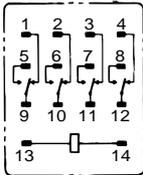生産終了商品 形MY4-02-BU	推奨代替商品 形MY4-02-BU-RV
<p>端子配置は同一です。 (BOTTOM VIEW)</p> <p>基準形</p>  <p>(コイル極性はありません)</p>	

代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品
形MY4-BU AC100V	推奨代替商品はありません
形MY4-BU AC200V	
形MY4-BU AC24V	
形MY4-02-BU AC100V	形MY4-02-BU-RV AC100V
形MY4-02-BU AC200V	形MY4-02-BU-RV AC200V
形MY4-02-BU DC24V	形MY4-02-BU-RV DC24V

異なる特性比較

形式	生産終了商品	推奨代替商品
項目	形MY4-02-BU	形MY4-02-BU-RV
復帰電圧	30% ~ 70%以内 (AC)	40%以上 (AC)