



生産終了商品

同軸落射照明

形3Z4S-LT ALA-6

形3Z4S-LT DS-122



推奨代替商品

推奨代替商品はありません

(酒井硝子エンジニアリング製 ALA-8
酒井硝子エンジニアリング製 DS-123)

1999年2月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・推奨代替商品はありませんが、酒井硝子エンジニアリング製が相当します。
- ・光源部：外形寸法はほとんど変わりませんが、重量が変わります。
使用ランプがダイクロミラー付きとなるため配光特性が異なります。
- ・電源部：外形寸法が異なります。
- ・照明部と電源部は組合せてご使用ください。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
(ALA-8)		○		○	○	○	-
(DS-123)	○	×		×	×	○	○

：完全互換
○：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません

外形寸法

生産終了商品


形3Z4S-LT ALA-6

形3Z4S-LT DS-122

外形寸法


光源部

形3Z4S-LT ALA-6

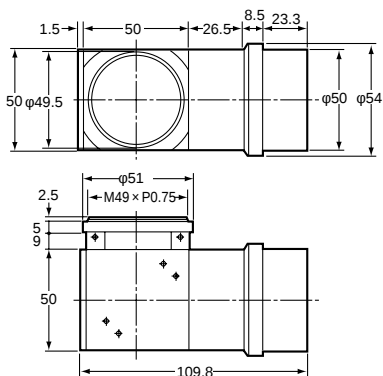

電源部

形3Z4S-LT DS-122

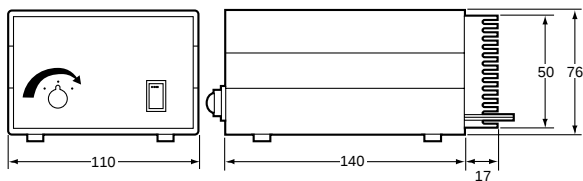

推奨代替商品

推奨代替商品はありません


外形寸法

推奨代替商品はありません

参 考


酒井硝子エンジニアリング製

ALA-8


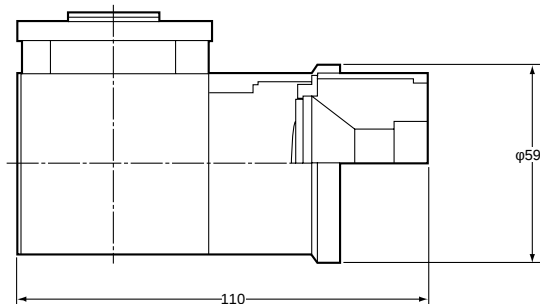


酒井硝子エンジニアリング製

DS-123

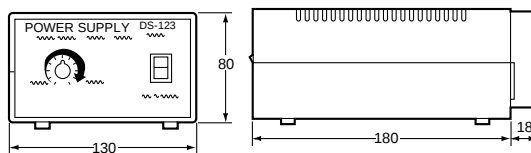

接続(内部接続、端子配置)

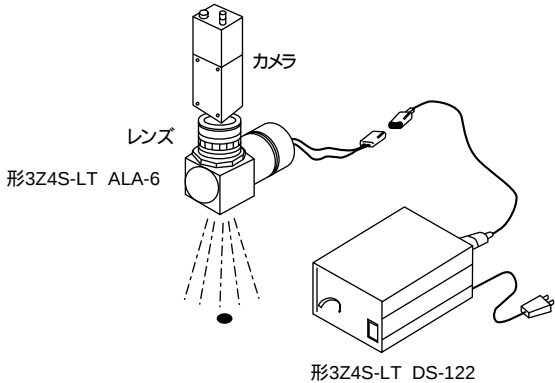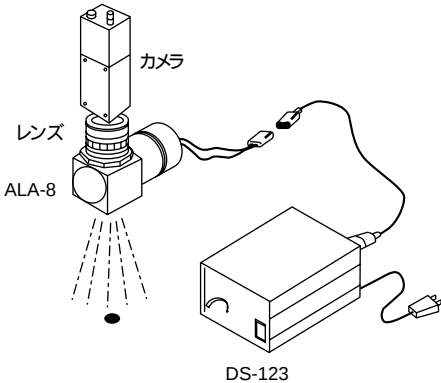生産終了商品 形3Z4S-LT ALA-6/DS-122	推奨代替商品 推奨代替商品はありません
	参 考 酒井硝子エンジニアリング製 ALA-8/DS-123 

代替形式一覧

種類	生産終了商品	推奨代替商品
光源部	形3Z4S-LT ALA-6	推奨代替商品はありません
電源部	形3Z4S-LT DS-122	(酒井硝子エンジニアリング製 ALA-8/DS-123で代替が可能です)

異なる特性比較

形 式		生 産 終 了 商 品	推 奨 代 替 商 品
項 目		形3Z4S-LT ALA-6	(酒井硝子エンジニアリング製 ALA-8)
光源	電圧・電力	DC12V 20W	12V 20W
	輝度	1000cd	500cd
	平均寿命	2000hr	3000hr
熱線除去		熱線吸収フィルター	熱線吸収フィルター
重量		180g	255g
構成		本体 ALA-6 ALA-6用ハロゲンランプ コネクタ付ランプソケット(130 ± 10mm)	本体 ALA-8 ALA-8用ハロゲンランプ コネクタ付ランプソケット(130 ± 10mm) フィルターアタッチメント ランプアダプタ
外形寸法		66.5(H)×109.8(W)×54(D)mm	

形 式		生 産 終 了 商 品	推 奨 代 替 商 品
項 目		形3Z4S-LT DS-122	(酒井硝子エンジニアリング製 DS-123)
方式		ドロップアウト式直流電源	ドロップアウト式直流電源
出力電圧		1.26 ~ 12V	1.25 ~ 12V
出力容量		0 ~ 2A	0 ~ 2A
リップル電圧		3mV以下	3mV以下
負荷変動		0.1%	出力1.0A以下 0.6% 出力1.5A以下 1.5% 出力2.0A以下 2.5%
調光機能		あり	あり
外形寸法		80(H)×110(W)×157(D)mm	80(H)×130(W)×198(D)mm