

コネクタ端子台変換ユニット

機能/仕様一覧セレクション

タイプ シリーズ		PLC接続タイプ			PLC接続タイプ				
		XW2K			XW2R				
		形XW2K- □□G-□32□	形XW2K- □□G-□□ □□-IN	形XW2K- □□G-□□ □□-OUT	形XW2R- J□□GD-□□	形XW2R- E34GD-□□	形XW2R- N□□GD-C□- COM	形XW2R-N08GD-COM *	形XW2R- G32GD-M1- COM
項目		形式							
外観									
入力/出力		入出力用	入力用	出力用	入出力用		入力用	入力用	—
極数		34(I/O点数：32) 40(I/O点数：32)	20(I/O点数：16) 34(I/O点数：32) 40(I/O点数：32)	20(I/O点数：16) 34(I/O点数：32) 40(I/O点数：32)	34(I/O点数：32) 40(I/O点数：36)		— (I/O点数：16、32)	— (I/O点数：8)	—
端子		プッシュイン	プッシュイン	プッシュイン	M3	M3 (ヨーロッパ式)	e-CON	e-CON	—
サイズ	奥行	40.8mm	40.8mm	40.8mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	高さ	75mm (縦取付時) 39mm (横取付時)	75～124mm (縦取付時) 52.7mm (横取付時)	75～124mm (縦取付時) 39mm (横取付時)	48.05mm	44.81mm	44.81mm	44.81mm	44.81mm
	幅	39mm (縦取付時) 75mm (横取付時)	52.7mm (縦取付時) 75～124mm (横取付時)	39mm (縦取付時) 75～124mm (横取付時)	130.7mm	98.5mm	98.5mm～	64.4mm	98.5mm
DINレール取り付け		○	○	○	○		○	○	
電源端子		なし	付き	付き	なし		付き	付き	
ブリーダ抵抗		なし	なし	なし	なし		なし	なし	
LED		なし	なし	なし	なし		なし	なし	

項目	タイプ	専用接続ケーブル (シールドありタイプ)	専用接続ケーブル (シールドなしタイプ)
	シリーズ	XW2Z	XW2Z-L
	形式	—	—
外観			

注1. プログラマブルコントローラとの組み合わせは、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「商品情報」をご覧ください。
 2. プログラマブルコントローラとの接続時の配線図は、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「商品情報」をご覧ください。
 * PLC接続タイプでは形XW2R-N08GD-COMと形XW2R-G32GD-M1-COMを組み合わせで使用します。

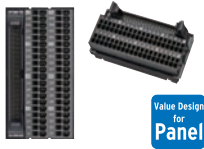
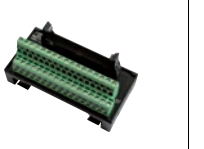
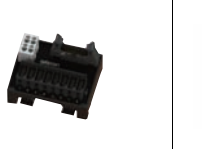
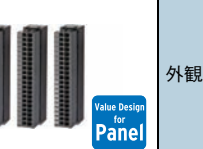
上位リンクケーブル

XW2Z-□□□P-V/ S-V/S-CV/T

プログラマブルコントローラ対応
RS-232Cケーブル



コネクタ端子台変換ユニット 商品セレクション

汎用タイプ				コモン端子台	タイプ	
XW2K	XW2R			XW2K	シリーズ	
形XW2K-□□G-T	形XW2R-J□□□D-T	形XW2R-E□□□D-T	形XW2R-N08GD-COM	形XW2K-COM20□	形式	項目
					外観	
入出力用	入出力用		入力用	—	入力/出力	
20、34、40、50	20、34、40、50、60		— (I/O点数：8)	20	極数	
プッシュイン	M3	M3 (ヨーロッパ式)	e-CON	プッシュイン	端子	
40.8mm	50mm	50mm	50mm	29.4mm	奥行	サイズ
56～92.5mm(縦取付時) 39mm(横取付時)	48.05mm	44.81mm	44.81mm	75mm	高さ	
39mm(縦取付時) 56～92.5mm(横取付時)	81.7mm～	64.4mm～	64.4mm	14.8mm	幅	
○	○		○	○	DINレール取り付け	
なし	なし		付き	なし	電源端子	
なし	なし		なし	なし	ブリーダ抵抗	
なし	なし		なし	なし	LED	