











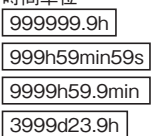




カウンタ

機能/仕様一覧セレクション

分類		汎用電子カウンタ		
		プリセットカウンタ/タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ/タコメータ
動作モード	機能	<ul style="list-style-type: none"> ・1段/2段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ ・バッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・タコメータ 	<ul style="list-style-type: none"> ・1段/2段プリセットカウンタ ・トータルプリセットカウンタ ・バッチカウンタ ・デュアルカウンタ ・ツインカウンタ
	タコメータ機能	●(-AW、-AUのみ)	●	●(-AW□のみ)
形式		形H7CC-A	形H7CC-R	形H7BX
商品名称		電子カウンタ	デジタルタコメータ	電子カウンタ
外観/前面サイズ(mm)		 DIN48×48	 DIN48×48	 DIN72×72
特長		<ul style="list-style-type: none"> ・白色表示で視認性向上、カラーユニバーサルデザインを採用 ・6桁すべて上下キーを配置、設定時の操作回数軽減。各キーが点灯する操作ガイドでわかりやすい操作を実現 ・寿命を想定し事前に交換時期をお知らせ 		<ul style="list-style-type: none"> ・明るく、見やすいネガLCD表示。
取り付け	表面 	●	●	—
	盤面 (パネル埋込み) 	●	●	●
	DIN レール 	●	●	—
	プリント基板 	—	—	—
サイズ (mm)	前面(W×H)	48×48	48×48	72×72
	奥行き(D)(全長)	65~84.1	65~84.1	106、113
種類		プリセットカウンタ/ タコメータ	タコメータ	プリセットカウンタ/ タコメータ
計数速度		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30 Hz</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5k Hz</div> </div> タコメータ機能のみ: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">10k Hz</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30 Hz</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10k Hz</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">5k Hz</div> ※形H7CC-R11W□のみ	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30 Hz</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5k Hz</div> </div> タコメータ機能のみ: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">10k Hz</div>
表示	文字色	白/緑(ネガLCD)	白/緑(ネガLCD)	赤/緑(ネガLCD)
	桁数	6桁	6桁	6桁
設定スイッチ		桁キー	桁キー	桁キー
プリスケール		●	●	●
端子構造		端子台タイプ、ソケットタイプ (8ピン、11ピン)	ソケットタイプ(11ピン)	端子台タイプ
前面防水		●	●	●
取得規格*		CE、UL、CSA	CE、UL、CSA	CE、UL、CSA
標準価格(¥)		17,100~25,500	21,000、31,000	39,000、46,500

* 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

トータル/タイムカウンタ			用途対応カウンタ
トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ
・トータルカウンタ	・タイムカウンタ	・デジタルタコメータ	・プリセットカウンタ ・タイムカウンタ ・トータルカウンタ ・トータルタイムカウンタ ・積算タイマ
—	—	●	—
形H7EC-N	形H7ET-N	形H7ER-N	形H8BM-R
小形トータルカウンタ	小形タイムカウンタ	小形タコメータ	マルチカウンタ/タイマ
 DIN48×24	 DIN48×24	 DIN48×24	 DIN72×72
・見やすさと使いやすさを向上した 小型トータルカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上した 小型タイムカウンタ	・見やすさと使いやすさを向上した 小型デジタルタコメータ	・9台のカウンタ(タイマ)を内蔵。 ・機械の使用回数・時間を計り、 メンテナンス時期を予報
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
● (オンボードタイプのみ)	● (オンボードタイプのみ)	—	—
44.8×22.4、48×24	44.8×22.4、48×24	48×24	75×75
21.1~55.5	21.1~55.5	53.5~55.5	85.7
トータルカウンタ	タイムカウンタ	デジタルタコメータ	マルチカウンタ/タイマ ※9台のカウンタ(タイマ)を内蔵
	時間単位 		
モノクロLCD ※バックライト付きタイプ有り	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト付き	モノクロLCD ※緑色LEDバックライト付き	モノクロLCD
8桁	7桁	4桁、5桁	6桁
—	—	—	操作キー
—	—	—	—
端子台タイプ、オンボードタイプ	端子台タイプ、オンボードタイプ	端子台タイプ	端子台タイプ
●	●	●	●
CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA、LR	CE、UL、CSA
5,900~7,900	7,500~9,850	7,900~10,000	73,000、77,000