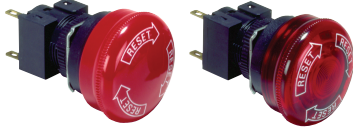


非常停止用押ボタンスイッチ

機能/仕様一覧セレクション

形式	形A165E		形A22E/形A22NE-P	
商品名称	非常停止用押ボタンスイッチ		非常停止用押ボタンスイッチ	
外観				
パネルカット寸法	φ16mm		φ22mm/φ25mm *1	
操作部の径	φ30mm/φ40mm		φ30mm/φ40mm/φ60mm	
使用周囲温度	照光	-10~+55°C	-20~+55°C	
	非照光		-20~+70°C *2	
操作部	ターンリセット	●	●	
	プルリセット	—	● *3	
接点構成 (スイッチユニット数)	照光	1NC(1)/2NC(2)/3NC(3)	1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)	
	非照光		1NC(1)/1NC、1NO(2)/2NC(2)/2NC、1NO(3)/3NC(3)	
配線方式	はんだ付けタイプ		形A22E : ねじ端子台タイプ 形A22NE-P : プッシュインPlus端子台タイプ	
認証規格	TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB14048.5		形A22E TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、CSAC22.2 No.14 CCC : GB14048.5 KOSHA : EN60947-5-1	
			形A22NE-P TÜV SÜD : EN60947-5-1 (直接開路動作認証) EN60947-5-5 UL : UL508、C22.2 No.14 CCC : GB14048.5	
標準価格(¥)	1,720~2,800		1,580~5,100	

*1. φ25の場合、φ25用リング(形A22Z-R25)をご使用ください。

*2. IP69Kタイプは、JIS D 5020のIP□9K試験条件で80°C対応。

*3. プルリセットタイプは、操作部φ40非照光タイプのみ。照光タイプなし。