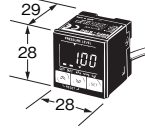


# 圧力センサ

## 機能/仕様一覧セレクション

### 圧力センサ

項目		タイプ 形式	アンプ(表示部)一体型 形E8F2	
外観				
特長			<ul style="list-style-type: none"> <li>・超小型、超軽量</li> <li>・デジタル・アナログダブル表示</li> <li>・独立出力</li> </ul>	
検出 圧力 の 範囲	正圧	0~100kPa		●
		0~1MPa		●
	負圧	0~-101kPa		●
適用流体		非腐食性気体、不燃性気体		
電源電圧		DC12~24V ±10%		
出力	リニア	DC1~5V		
	ON/OFF	NPNオープンコレクタ PNPオープンコレクタ		
表示		デジタル+アナログ		
規格	CE			●
標準価格(¥)		14,500		

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。