

ソケット

機能/仕様一覧セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1			裏面接続*1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
近接センサ	E2C/E2C-H	E2C-AM4A	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3G-08	745
		E2C-GE4A E2C-GF4A		DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)*4	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子	PY08	205
		E2C-AK4A	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3GA-11	745
レベル 機器	61F-LS-CP□/ -WL-CP□	61F-LS-CP08/ -WL-CP08	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
		61F-LS-CP11/ -WL-CP11	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
	61F-AN/-AO	61F-AO	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
	61F-UHS/-HSL	61F-HSL	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235
		61F-UHS				8PFA1	1,390			
	61F-03B/-04B	61F-03B/ -04B	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
	61F-IP-22	61F-IP-22	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	—	—	—
61F-G□P	61F-G1P/ -G2P	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	はんだづけ 端子	PL15	690	
漏液 検出器	K7L	K7L-AT50/ AT50D K7L-U/-UD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-08	480	—	—	—
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)*2	P2RFZ-08-E	545			
		K7L-□B	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-08-PU	535				

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

*3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

*4. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08)は別売りです。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット								
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続 * 1				裏面接続 * 1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)	
一般 リレー	MY	MY2□ MY2IN (S)	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU	555	はんだづけ 端子	PY08	205	
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ: M3) * 3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY08-Y1	260	
								ラッピング 端子(端子長: 25mm)	PY08QN	445	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3) * 2	PYFZ-08-E	595	ラッピング 端子(端子長: 25mm) 保持金具付き	PY08QN-Y1	510	
								ラッピング 端子(端子長: 20mm)	PY08QN2	445	
					DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775	ラッピング 端子(端子長: 20mm) 保持金具付き	PY08QN2-Y1	510
					ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PYF08M	880	プリント 基盤用端子	PY08-02	205
		MY2Z□-CR	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU-L	515	はんだづけ 端子	PY08	205	
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ: M3) * 3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY08-Y3	260	
								ラッピング 端子(端子長: 25mm)	PY08QN	445	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3) * 2	PYFZ-08-E	595	ラッピング 端子(端子長: 25mm) 保持金具付き	PY08QN-Y3	565	
								ラッピング 端子(端子長: 20mm)	PY08QN2	445	
					DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775	ラッピング 端子(端子長: 20mm) 保持金具付き	PY08QN2-Y3	565
					ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PYF08M	880	プリント 基盤用端子	PY08-02	205


注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

* 1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

* 2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

* 3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08)は別売りです。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1				裏面接続*1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
一般 リレー	MY	MY3	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	PYF11A	790	はんだづけ 端子	PY11	220
								はんだづけ 端子 保持金具付き	PY11-Y1	275
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	PY11QN	510
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	PY11QN-Y1	565
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	PY11QN2	510
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY11QN2-Y1	565
								プリント 基盤用端子	PY11-02	220
	MY4□ MY4H MY4Q□ MY4□(S) MY2K	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU	685	はんだづけ 端子	PY14	240	
				ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)*3	PYFZ-14	640	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY14-Y1	290	
				ラッピング 端子(端子長 ：25mm)			PY14QN	520		
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)*2	PYFZ-14-E	855	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	PY14QN-Y1	590	
				ラッピング 端子(端子長 ：20mm)			PY14QN2	520		
				ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF14T	1,030	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY14QN2-Y1	590	
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF14S	955	プリント 基盤用端子	PY14-02	240

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

*3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C14)は別売りです。

ソケット適合機種			適合ソケット								
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1				裏面接続*1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	
一般 リレー	MY	MY4Z□-CBG-CR	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU-L	645	はんだづけ 端子	PY14	240	
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)*3	PYFZ-14	640	はんだづけ 端子 保持金具付き	PY14-Y3	355	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)*2	PYFZ-14-E	855	ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	PY14QN	520	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF14T	1,030	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	PY14QN2-Y3	1,000	
			DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF14S	955	プリント 基盤用端子	PY14-02	240		
	G2R-□-S	G2R-1-S□	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子	P2R-05A	176	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-05	415	プリント 基板用端子	P2R-05P	160	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2RFZ-05-E	480				
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-05-S	630	P2R-057P	230		
		G2R-2-S□	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-08-PU	535	はんだづけ 端子	P2R-08A	176	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-08	480	プリント 基板用端子	P2R-08P	152	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)*2	P2RFZ-08-E	545				
					DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-08-S	715	P2R-087P	230	

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

*3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C14)は別売りです。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット								
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1				裏面接続*1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	
一般 リレー	LY	LY1 LY1N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245	
						PTF-08-PU-L	590				
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	PTFZ-08-E	650	プリント 基板用端子	PT08-0	245	
					プッシュインPlus端子 	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245	
						PTF-08-PU-L	590				
		ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520				
		ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	PTFZ-08-E	650	プリント 基板用端子	PT08-0	245				
		LY3 LY3N	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF11A	795	はんだづけ 端子	PT11	295	
								ラッピング 端子	PT11QN	655	
								プリント 基板用端子	PT11-0	295	
		LY4 LY4N	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PTF-14-PU-L	990	はんだづけ 端子	PT14	340	
	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)				PTF14A	930	ラッピング 端子	PT14QN	690		
	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2				PTFZ-14-E	1,010	プリント 基板用端子	PT14-0	340		
G7K	G7K-412S	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF14A	930	—	—	—		

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1				裏面接続*1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
MK	MK2P	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	PF083A-E	1,170	ラッピング 端子	PL08-Q	490	
	MK3P	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	PF113A-E	1,360	ラッピング 端子	PL11-Q	600	
	MKK	MK2KP	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	PF113A-E	1,360	ラッピング 端子	PL11-Q	600
	MM	MM2(X)P(-D)	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235
		MM3P	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	11PFA	1,610	はんだづけ 端子	PL11	255
MM3XP MM4(X)P(N) (-D)		14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	はんだづけ 端子	PL15	690	
MM4(X)P-JD		14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	—	—	—	
G4Q	G4Q-212S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235	
G7T	G7T	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P7TF-05	690	—	—	—	
MYA	MYA-NA1 MYA-NB1	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235	
							ラッピング 端子	PL08-Q	490	
							プリント 基板用端子	PLE08-0	330	
	MYA-LA1 MYA-LA2 MYA-LB1 MYA-LB2 MYA-NA2 MYA-LA12 MYA-NB2 MYA-LB12	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF113A	1,510	はんだづけ 端子	PL11	255	
							ラッピング 端子	PL11-Q	600	
							プリント 基板用端子	PLE11-0	385	

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続 * 1			裏面接続 * 1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)
ソリッドステート・リレー	G3F/ G3FD	G3F G3FD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU	555	プリント 基板用端子	PY08-02	205
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ: M3) * 3	PYFZ-08	530			
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3) * 2	PYFZ-08-E	595			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775			
				ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PYF08M	880			
	G3FM	G3FM-2R5SLN	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU	555	プリント 基板用端子	PY08-02	205
					ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ: M3) * 3	PYFZ-08	530			
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3) * 2	PYFZ-08-E	595			
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	PYF08S	775			
				ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PYF08M	880			
	G3H/G3HD	G3H G3HD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245
					ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520
G9H	G9H-205S G9H-210S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	PTF-08-PU	630	はんだづけ 端子	PT08	245	
				ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PTF08A	575	ラッピング 端子	PT08QN	520	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	PTFZ-08-E	650	プリント 基板用端子	PT08-0	245	

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

* 1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

* 2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。

ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

* 3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08)は別売りです。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット								
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1			裏面接続*1				
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	
ソリッド ステート・ リレー	G3R-I/O	G3R-IAZR1SN□ G3R-IDZR1SN□ G3R-OA□ G3R-OD□	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子	P2R-05A	176	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-05	415		プリント 基板用端子	P2R-05P	152
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2RFZ-05-E	480			P2R-057P	230
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-05-S	630				
	G3RZ	G3RZ-201SLN	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子	P2R-05A	176	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2RFZ-05	480		プリント 基板用端子	P2R-05P	152
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2RFZ-05-E	480			P2R-057P	230
	DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	P2RF-05-S	630							
	G3TA	G3TA	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P7TF-05	690	—	—	—	
セーフティ リレー	G7SA	G7SA-3A1B G7SA-2A2B	10	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P7SA-10F- ND-PU	オープン 価格	プリント 基板用端子	P7SA-10P	オープン 価格	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	P7SA-10F-ND	オープン 価格				
						P7SA-10F	オープン 価格				
	G7S-□-E	G7S-4A2B-E G7S-3A3B-E	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	P7SA-14F- ND-PU	オープン 価格	プリント 基板用端子	P7SA-14P	オープン 価格	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	P7SA-14F-ND	オープン 価格				
						P7SA-14F	オープン 価格				
			DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	P7S-14F-END	2,300	プリント 基板用端子	P7S-14P-E	840		

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続 * 1				裏面接続 * 1		
				取りつけ方法	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)
タイム	H3CA	H3CA-8(H)	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3G-08	745
					はんだづけ 端子			PL08	235	
		H3CA-A	11	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3GA-11	745
					はんだづけ 端子			PL11	255	
	H5CN	H5CN-□□N H5CN-X□NS	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2CF-08-E	920			
		H5CN-X□NM	11	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2CF-11-E	920			
	H5CX-□-N	H5CX-L8□	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2CF-08-E	920			
		H5CX-A11□	11	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2CF-11-E	920			
H5CZ	H5CZ-L8□	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3G-08	745	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2CF-08-E	920				
H3CR-A	H3CR-A8 H3CR-A8-301 H3CR-A8E H3CR-A8S	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3G-08	745	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2CF-08-E	920	はんだづけ 端子	PL08	235	
				ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PF085A	820	ラッピング 端子	PL08-Q	490	
	H3CR-A H3CR-A-301 H3CR-AS H3CR-AP	11	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 3	P3GA-11	745	
				ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	P2CF-11	860	はんだづけ 端子	PL11	255	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2CF-11-E	920	ラッピング 端子	PL11-Q	600	
						プリント 基板用端子	PLE11-0	385		

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

* 1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

* 2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

* 3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1				裏面接続*1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
タイマ	H3CR-F/-G/-H	H3CR-F8 H3CR-F8N H3CR-H8L/ -H8RL	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*4	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-08-E	920	はんだづけ 端子	PL08	235
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF085A	820	ラッピング 端子	PL08-Q	490
		H3CR-G8L H3CR-G8EL H3CR-G8L-30 H3CR-G8EL-31		DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*4	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-08-E	920	はんだづけ 端子	PL08	235
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF085A	820	ラッピング 端子	PL08-Q	490
	H3CR-F H3CR-FN H3CR-HRL	DINレール 取りつけ専用	11	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*4	P3GA-11	745	
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-11-E	920	はんだづけ 端子	PL11	255	
				ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF085A	820	ラッピング 端子	PL11-Q	600	
	H3Y	H3Y-2	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)*3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子	PY08	205
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)*2	PYFZ-08-E	595			
		H3Y-4	14	DINレール 取りつけ専用	ねじ締め 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PYF08M	880	プリント 基板用端子	PY08-02
ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ：M3)*3					PYFZ-14	640	はんだづけ 端子	PY14	240	
ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)*2	PYFZ-14-E	855								

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

*3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08/形PYCZ-C14)は別売りです。

*4. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続 * 1			裏面接続 * 1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)
タイマ	H3YN	H3YN-2□	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ: M3) * 3	PYFZ-08	530	はんだづけ 端子	PY08	205
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3) * 2	PYFZ-08-E	595			
			ねじ締め 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ: M3.5)	PYF08M	880	プリント 基板用端子	PY08-02	205	
		H3YN-4□	14	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 着脱式端子カバー タイプ (ねじサイズ: M3) * 3	PYFZ-14	640	はんだづけ 端子	PY14	240
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3) * 2	PYFZ-14-E	855	プリント 基板用端子	PY14-02	240	
	H3Y-□-B	H3Y-2-B	8	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU-L	515	—	—	—
		H3Y-4-B	14	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU-L	645	—	—	—
	H3YN-□-B	H3YN-2□-B	8	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	PYF-08-PU-L	515	—	—	—
		H3YN-4□-B	14	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	PYF-14-PU-L	645	—	—	—
	H3RN	H3RN-1 H3RN-11	5	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2RFZ-05-E	480	プリント 基板用端子	P2R-057P	230
		H3RN-2 H3RN-21	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ: M3.5) * 2	P2RFZ-08-E	480	プリント 基板用端子	P2R-087P	230
	H3RN-□-B	H3RN-1-B H3RN-11-B	5	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-05-PU	455	—	—	—
H3RN-2-B H3RN-21-B		8	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	P2RF-08-PU	535	—	—	—	

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14 ページの「最小納入単位数での発注のお願い」を参照してください。

* 1. 詳細は、14 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

* 2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

* 3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C08/形PYCZ-C14)は別売りです。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1			裏面接続*1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
カウンタ	H7CC	H7CC-□11	11	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-11-E	920			
	H7CC	H7CC-□8	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-08-E	920			
温度 調節器	E5□C/ E5□C-T	E5CC-U	11	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-11-E	920			
	E5CS	E5CS-RKJ (D)U-W E5CS-QKJ (D)U-W	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-08-E	920			
	E5CS	E5CS-R1KJ (D)U-W E5CS-Q1KJ (D)U-W	11	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3GA-11	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-11-E	920			
	E5C2	E5C2	8	DINレール 取りつけ専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-08	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*3	P3G-08	745
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	P2CF-08-E	920			
E5L	E5L-A □ E5L-C □	14	DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用	プッシュインPlus端子 	PTF-14-PU-L	990	—	—	—	
				ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PTF14A	930				
				ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)*2	PTFZ-14-E	1,010				

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子をご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。

ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

*3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続*1				裏面接続*1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
機器用 保護 機器	SE	SE-KP□N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	SAO	SAO-□N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	SAO-□S	SAO-□S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	APR-S	APR-S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
		APR-S380 APR-S440	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	はんだづけ 端子	PL11	255
	K2CU	K2CU-P	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	—	—	—
	SDV	SDV-F□□ SDV-FH□T	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	はんだづけ 端子	PL08	235
		SDV-D□□	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	14PFA	2,100	はんだづけ 端子	PL15	690
	LG2	LG2-AB LG2-DB	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	PF083A	1,310	はんだづけ 端子	PL08	235
	K6EL	K6EL-30 K6EL-100/ -200/-500 K6EL-A100/ -A200/-A500	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	P2CF-11	860	ねじ端子 端子カバー 追加可能*2	P3GA-11	745
AGF	AGF-1-P5	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	8PFA1	1,390	はんだづけ 端子	PL11	255	
							—	—	—	

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、14ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

*1. 詳細は、14ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

*2. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

最小納入単位数でのご発注のお願い

下記形式は最小発注単位を設けてありますので、発注の際は、最小発注単位でご注文ください。


表に記載がない形式の最小発注単位は1個です。

形状 ピン数	P2R		P7TF	PYF	PY	PTF	PT	PF	PFA	PL
5	P2R-05A	P2R-05P	P7TF-05	—	—	—	—	—	—	—
8	P2R-08A	P2R-08P	—	PYF08M	PY08	PTF08A	PT08	PF083A	8PFA 8PFA1	PL08
11	—	—	—	PYF11A	PY11	PTF11A	PT11	PF113A	11PFA	PL11
14	—	—	—	—	PY14	PTF14A	PT14	—	14PFA	PL15
最小発注 単位(個)	10							20		10

表面接続・裏面接続の違い

表面接続

表面接続とは、DINレールもしくは、ねじで直接盤面などに取りつけるソケットです。

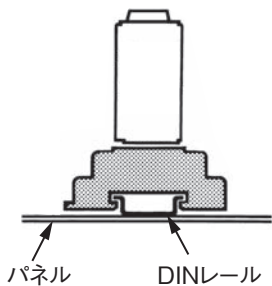

裏面接続

裏面接続（埋め込み接続）とは、盤面などに穴を空けて取りつけたりプリント基板に取りつけたりするソケットです。

