

リフローや成形機、焼成炉などの温度の高精度、高頻度制御に適応。負荷電流5~150Aの幅広いラインナップでお客様のニーズに対応。故障検出機能の品揃えも充実

放熱器別取り付け型
SSRなら

ソリッドステート・リレー
形G3NA

まずは
これ!



- ・5A~90Aの幅広いラインナップ
- ・業界標準取り付けピッチ

放熱器一体型
SSRなら

ソリッドステート・リレー
形G3PE (単相)

まずは
これ!



- ・15A~45Aのラインナップ
- ・25Aで22.5mm幅のスリムサイズ

タブ端子が欲しい

スリムタイプが欲しい

三相回路用が欲しい

容量アップしたい

メンテナンスを重視したい

警報機能が欲しい

ソリッドステート・リレー
形G3NE



タブ端子配線に対応

ソリッドステート・リレー
形G3PJ



密着取付のスリムタイプ
プッシュインPlus 端子台(入力のみ)の品揃え

ソリッドステート・リレー
形G3PE (三相)



三相一体型
三相2線切にも対応

ハイパワー・ソリッドステート・リレー
形G3PH



高容量 75/150A

ハイパワー・ソリッドステート・リレー
形G3PA



出力素子(パワーデバイスカートリッジ)のみの交換でメンテが簡単

CT内蔵ソリッドステート・リレー
形G3PF




- ・CT内蔵で配線工数削減
- ・ヒータ断線検出、警報出力
- ・SSR故障検出 (OPEN/SHORT)

リレー同一形状
ソリッドステート・リレー
おすすめセレクション

汎用の一般リレー (MY, LY, MK, G2R, G7T) と同一形状
で取り付けコンパチ。高頻度開閉でコントローラとの信号
伝達(I/O用途)にも適応

リレー同一形状ソリッドステート・リレー 商品セレクション

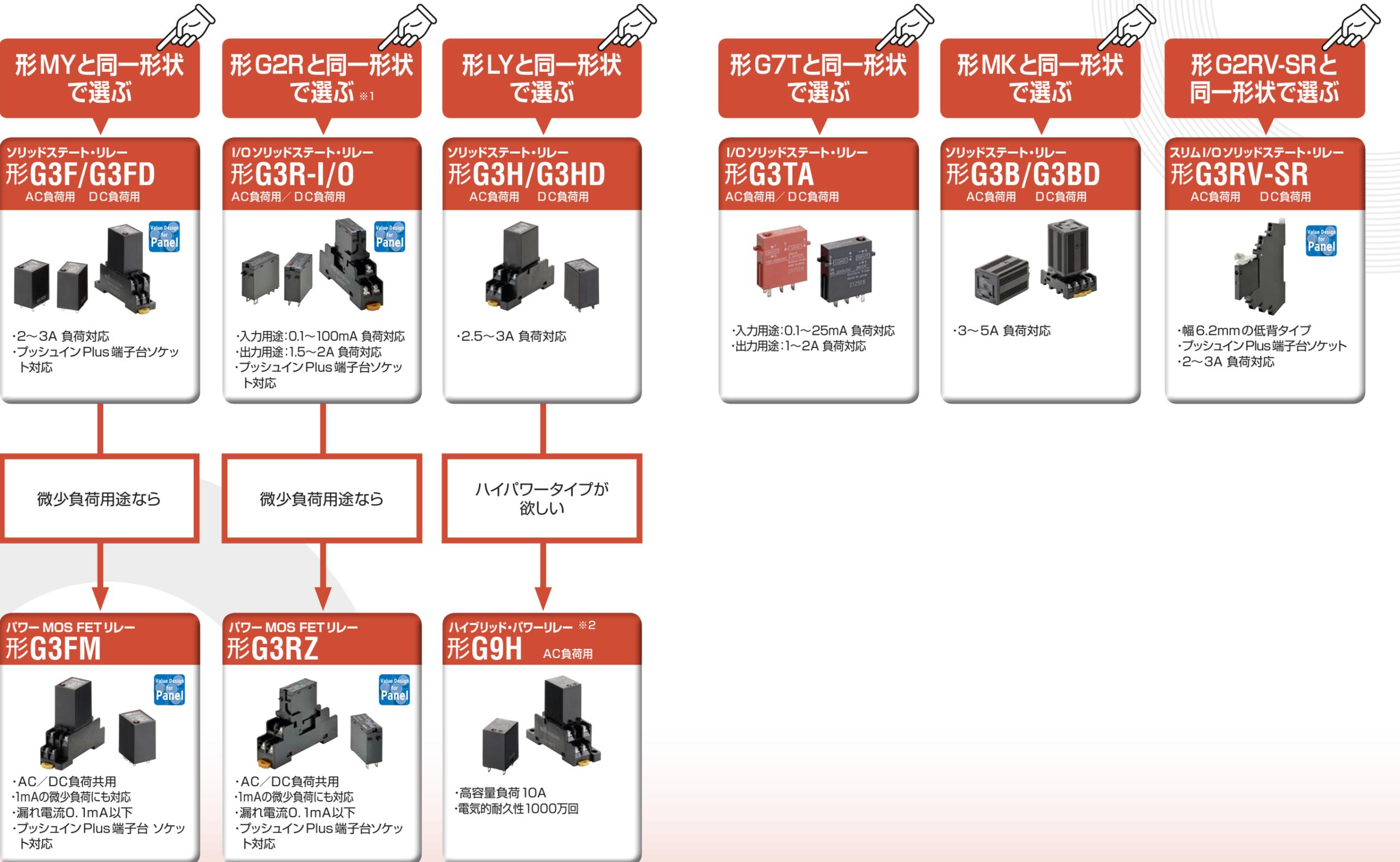

※1 基板搭載タイプのG3Rもございます。詳しくはオムロン電子・機構部品総合カタログをご確認ください。
 ※2 メカリレーとソリッドステート・リレー (SSR) のハイブリッドタイプ。